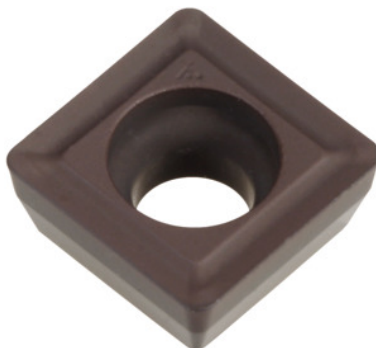


SOGX 130511, HB6715, Tipo: GG**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 234097 GG |
| GTIN | 4045197742438 |
| Classe de artigo | 21E |

Descrição**Indicado para:**

GARANT Power Drill n.º 234000 – 234025.

Recomendação:

Ao marcar com os suportes n.º 234015 e 234025, reduzir o avanço para 70%.

Instrução:

Não utilizar como aresta de corte interna (obrigatório para aresta de corte interna = material de corte do tipo HB630).

Descrição técnica

| | |
|--|-----------------|
| Tipo | GG |
| Série | Power Drill |
| Número de trocas/cortes | 4 |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | SOGX 130511 |
| Tipo | HB6715 |
| Óleo de corte | HM |
| Avanço f | 0,13 - 0,3 mm/U |

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível para furar

Dados de utilizador

| | Adequabilidade | V_c | código ISO |
|-------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| GG(G) | adequado | | |
| seco | adequado | | |