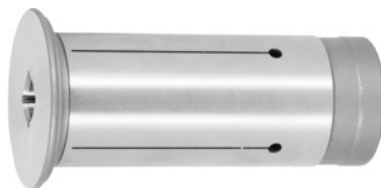


**Manga redutora fendida com refrigeração, Ø 12 mm, Ø de fixação D1: 6mm****Dados do pedido**

Número do pedido	302135 6
GTIN	4045197763228
Classe de artigo	31G

**Descrição****Modelo:**

Com ranhuras para canais de refrigeração.

**Utilização:**

- Para perfuração, mandrilagem, fresagem e retificação de ferramentas.
- Flexibilidade máxima através da redução do diâmetro de fixação.
- O binário mais alto garante um maior volume de corte em comparação com a fixação direta.
- Precisão de escoamento  $\pm 5 \mu\text{m}$  (precisão do sistema a  $3 \times D$ ).
- Precisão de concentricidade  $\pm 2 \mu\text{m}$  (para bucha redutora).
- Pode ser usado em todos os mandris de expansão hidráulica disponíveis no mercado.

**Indicado para:**

Mandril de expansão hidráulico com Ø de aperto 12 mm.

**Descrição técnica**

Ø D	12 mm
Comprimento total L	47 mm
Ø de fixação D <sub>1</sub>	6 mm
Atributo do nome do produto	Ø 12 mm
Concentricidade do sistema	5 $\mu\text{m}$
Tipo de produto	Bucha redutora

