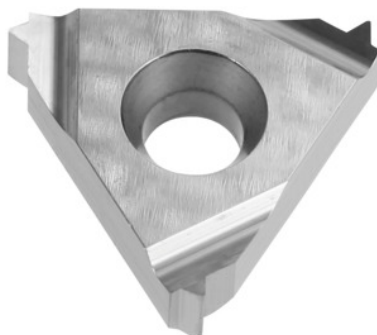


Placa de perfil completo 60° interior direita, HU7315, Passo: 3,5mm**Dados do pedido**

Número do pedido	270763 3,5
GTIN	4045197765185
Classe de artigo	21J

Descrição**Modelo:**

Placa de perfil completo de 60° para rosca interior conforme DIN/ISO R 262 (DIN 13) Classe de tolerância 6H.

Descrição técnica

Óleo de corte	HM
Passo de rosca	3,5 mm
Tipo de inserto	direita
Utilização interior/exterior	interior
Perfil da pastilha de corte reversível	Perfil inteiro
Tipo	HU7315
Classe de tolerância	DIN 13 6H
Tipo de rosca	M
Tipo de rosca	M-LH
Tipo de rosca	MF

Tipo de rosca	MF-LH
Ângulo do flanco	60 grau
Espessura	3,6 mm
Tamanho da placa L	16 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para roscagem

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
CuZn	adequado		
contínuo	adequado		
irregular	adequado		
interrompido	adequado		
máximo a molhado	adequado		