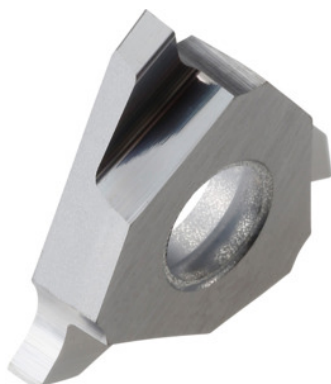


Garant

Dados do pedido

Número do pedido	273906 1,6
GTIN	4045197768391
Classe de artigo	21J

Descrição técnica

$t_{\text{máx.}}$	2,5 mm
para anel de retenção DIN 471 / 472, espessura do anel	1,5 mm
Largura da aresta de corte w	1,6 mm
Largura da ranhura m (H13)	1,6 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Raio do canto R	0,2 mm
Atribuição das pastilhas reversíveis	esquerda
Tipo	HU9315
Ranhuras conforme norma	DIN 471
Ranhuras conforme norma	DIN 472
Número de trocas/cortes	3

Aplicação principal	N
Condição de corte	contínuo
Velocidade de corte v_c aplicação principal	70 - 280 mm/min
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para ranhuragem

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Grafite	condicionalmente adequado		
contínuo	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	adequado		