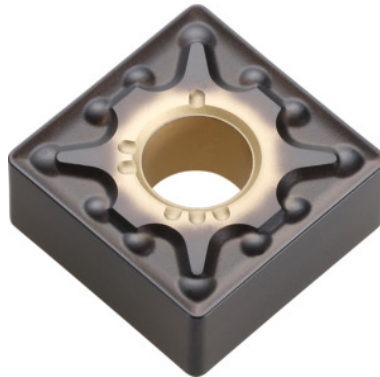


SNMG 120404, Tipo: HB7010-1**Dados do pedido**

Número do pedido	251222 HB7010-1
GTIN	4045197780034
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Avanço f	0,15 - 0,5 mm/U
Condição de corte	contínuo
Aplicação principal	P
Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 440 m/min
Raio do canto	0,4 mm
Quebra-aperas	SM
Profundidade de corte a_p	0,5 - 6 mm
Tipo	HB7010-1
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	SNMG 120404
Número de trocas/cortes	8

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para tornear