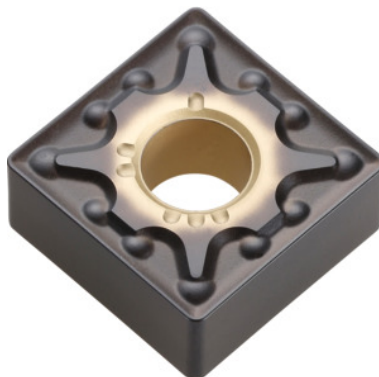


SNMG 150608, Tipo: HB7010-1**Dados do pedido**

Número do pedido	251230 HB7010-1
GTIN	4045197780065
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Tipo	HB7010-1
Profundidade de corte a_p	0,5 - 6 mm
Quebra-aperas	SM
Aplicação principal	P
Avanço f	0,15 - 0,5 mm/U
Raio do canto	0,8 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 440 m/min
Condição de corte	contínuo
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	SNMG 150608
Número de trocas/cortes	8

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar