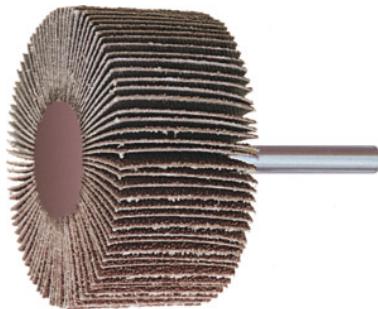


**Lixas de lamelas (A), Grão 320, Ø da cabeça×largura da cabeça: 30X5****Dados do pedido**

Número do pedido	554600 30X5
GTIN	4045197803542
Classe de artigo	52E

Descrição**Versão:**

Disposição das lâminas em leque em torno do eixo da ferramenta.

Lâminas de lixa recobertas com **corindo normal (A)**.

Utilização:

Principalmente para trabalhos de retificação de precisão e polimento em raios maiores no fabrico de ferramentas e moldes, assim como no fabrico de recipientes e aparelhos. As lâminas de lixa adaptam-se aos contornos da peça de trabalho.

Descrição técnica

Ø da cabeça	30 mm
Granulometria	320
Largura da cabeça	5 mm
n.º máximo de rotações	25400 r,p,m,
n.º de rotações recomendado	16000 r,p,m,
Ø da haste	6 mm
Abrasivo	Grão abrasivo de corindo (A)

Abreviatura abrasivo	A
Atributo do nome do produto	Grão 320
Tipo de produto	Lixas de lamelas

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		
seco	adequado		