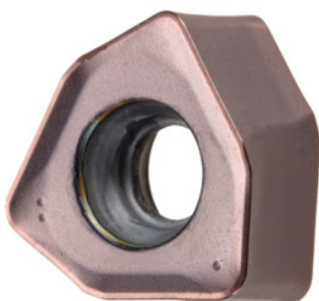


Garant

Dados do pedido

Número do pedido	213028 HART
GTIN	4062406266578
Classe de artigo	21A

Descrição

Modelo:

Conceito de pastilhas reversíveis **inovador** através de pastilhas de corte reversíveis de 3 arestas de corte (2×3 arestas de corte) de **dupla face**. Materiais de corte de **alto desempenho** para uma **eficiência** particularmente elevada.

Instrução:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p\text{ máx}}$

Descrição técnica

Raio do canto	1,2 mm
Avanço f_z por dente	0,8 mm
Tipo	HART
Código ISO da pastilha de corte reversível	XOMU094812ZZER
Tipo	HB4715
Óleo de corte	HM
profundidade de corte recomendada $a_{p\text{ máx}}$	0,6 mm

profundidade máxima de corte $a_{p \text{ máx.}}$	1,5 mm
Raio de programação com $a_{p \text{ máx.}}$	2 mm
Número de trocas/cortes	6
Revestimento	AlTiN
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Aço < 50 HRC	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		