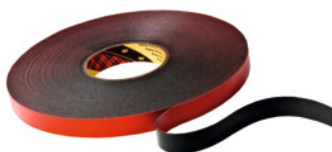


**3M**

## Dados do pedido

Número do pedido	083789 25X33
GTIN	4001895844928
Classe de artigo	08M

## Descrição

### Modelo:

**Fita adesiva** de alto desempenho **dupla-face** feita de adesivo acrílico puro (VHB) para ligações permanentemente firmes. Forte fixação imediata, grande resistência a temperaturas, intempéries, UV e solventes. Excelente função de vedação, proporciona amortecimento de vibrações.

A **3M™ 5952** é adequada para utilização no interior e no exterior. Pode ser colada de forma rápida e fácil e assegura um desempenho elevado e uma longa durabilidade. Pode utilizar esta fita adesiva VHB de alto desempenho e viscoelástica numa ampla variedade de superfícies, como revestimentos a pó.

### Instrução:

Outras fitas VHB™ da 3M™ com diferentes espessuras e comprimentos estão disponíveis a pedido.

A validade mínima especificada dos produtos 3M™ refere-se à conformidade com as diretivas de armazenamento especificadas.

## Descrição técnica

Largura	25 mm
Temperatura de armazenamento	20 °C
Designação do fabricante	5952
Espessura	1,1 mm
Material da cobertura	Filme PE impregnado com silicone

Tipo de fita adesiva	duplo
Força de aderência em aço	5,5 N/mm
Massa adesiva	Acrilato
Capacidade de alongamento	300 %
Validade mínima	12 Monatmês
Comprimento	33 m
Humidade do armazém	50 %
Cor	preto
Atributo do nome do produto	preto
USP1	VHB™
USP2	preto
Tipo de produto	Fita adesiva