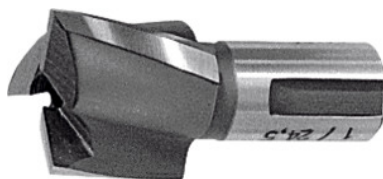


**Rebaixador plano combinado, Tamanho/Ø do rebaixador: 1/16,5mm****Dados do pedido**

Número do pedido	156730 1/16,5
GTIN	4033591012387
Classe de artigo	16C

**Descrição****Modelo:**

Muito boa maquinagem e evacuação ideal de aparas graças às ranhuras em espiral. **Fácil de retificar.** O rebaixador está protegido contra torção no suporte.

**Utilização:**

Para rebaixamento de parafusos conforme DIN ou **através de uma combinação adequada de rebaixadores e pinos para produção de furos escalonados ou rebaixamentos fora da norma.**

**Instrução:**

Rebaixadores planos também disponíveis a pedido em HSS com revestimento TiN opcional, bem como com arestas de corte HM soldadas e com pastilhas reversíveis ISO de forma "T".

**Descrição técnica**

Número de arestas de corte Z	3
Ø do escareado	16,5 mm
Ø da haste	14 mm
Comprimento da lâmina	22 mm
Ângulo dos níveis de rebaixamento	180 grau
Revestimento	sem revestimento
Óleo de corte	HSS
Norma	Norma de fábrica

Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Inserto de corte para escarear

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		