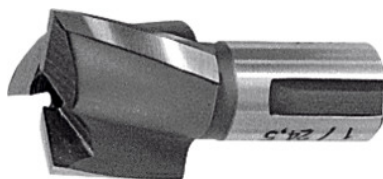


Rebaixador plano combinado, Tamanho/Ø do rebaixador: 01/5,5mm**Dados do pedido**

Número do pedido	156730 01/5,5
GTIN	4033591011649
Classe de artigo	16C

Descrição**Modelo:**

Muito boa maquinagem e evacuação ideal de aparas graças às ranhuras em espiral. **Fácil de retificar.** O rebaixador está protegido contra torção no suporte.

Utilização:

Para rebaixamento de parafusos conforme DIN ou **através de uma combinação adequada de rebaixadores e pinos para produção de furos escalonados ou rebaixamentos fora da norma.**

Instrução:

Rebaixadores planos também disponíveis a pedido em HSS com revestimento TiN opcional, bem como com arestas de corte HM soldadas e com pastilhas reversíveis ISO de forma "T".

Descrição técnica

Número de arestas de corte Z	2
Ø do escareado	5,5 mm
Ø da haste	7 mm
Comprimento da lâmina	8 mm
Ângulo dos níveis de rebaixamento	180 grau
Revestimento	sem revestimento
Óleo de corte	HSS
Norma	Norma de fábrica

Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Inserto de corte para escarear

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		