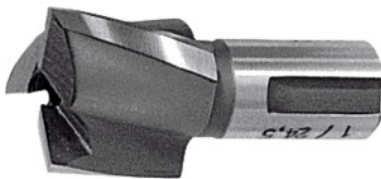


**Rebaixador plano combinado, Tamanho/Ø do rebaixador: 01/7mm****Dados do pedido**

Número do pedido	156730 01/7
GTIN	4033591011670
Classe de artigo	16C

**Descrição****Modelo:**

Muito boa maquinagem e evacuação ideal de aparas graças às ranhuras em espiral. **Fácil de retificar.** O rebaixador está protegido contra torção no suporte.

**Utilização:**

Para rebaixamento de parafusos conforme DIN ou **através de uma combinação adequada de rebaixadores e pinos para produção de furos escalonados ou rebaixamentos fora da norma.**

**Instrução:**

Rebaixadores planos também disponíveis a pedido em HSS com revestimento TiN opcional, bem como com arestas de corte HM soldadas e com pastilhas reversíveis ISO de forma "T".

**Descrição técnica**

Número de arestas de corte Z	2
Ø do escareado	7 mm
Comprimento da lâmina	8 mm
Ø da haste	7 mm
Ângulo dos níveis de rebaixamento	180 grau
Revestimento	sem revestimento
Óleo de corte	HSS
Norma	Norma de fábrica

Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Inserto de corte para escarear

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		