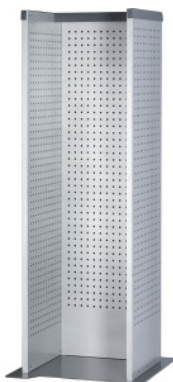


Garant UNILINE

UNI Tower forma de U estacionária, Tipo: M**Dados do pedido**

Número do pedido	955460 M
GTIN	4062406584665
Classe de artigo	9GC

Descrição**Modelo:**

Sistema de disponibilização representativo e modular para acesso direto a materiais de trabalho e rápida visualização de informações. Livrementemente configurável com diversos acessórios e perfeita compatibilidade com o sistema easyFix. Uso variável e universal para diferentes tipos de aplicação e equipamento, p. ex., para implementar a 5S, disponibilizar materiais de primeiros socorros, materiais de limpeza, ferramentas, informações, etc.

De todos os lados, no interior e exterior, com painéis perfurados de 9x9 mm em grelha de 37 mm para o alojamento de acessórios para painel perfurado e ganchos e suportes easyFix. Rapidamente reconhecível na área de produção através de insertos de sinalização opcionais em diferentes cores. As portas opcionais que podem ser fechadas oferecem a possibilidade de um acondicionamento seguro. Forma em U: 2 painéis laterais com painel traseiro. Apenas é possível montar gavetas no tam. M. Pode ser montado um máximo de 1 bloco de gavetas por Tower.

Pintura:

Revestido a pó de dois tons, prata combinado com antracite RAL 7016. **Não configurável.**

Instrução:

Acessórios como peças sobrepostas, pictogramas, prateleiras, gavetas, portas e punhos de empurrar, ver n.º 955474 – 955499.

Descrição técnica

Peso	85 kg
Largura	720 mm
Largura útil	540 mm
#Profundidade útil	510 mm
Altura	1920 mm
Capacidade de carga	150 kg
Série	Tower
Profundidade	750 mm
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann	9×9
Regulação da altura no sistema de encaixe	37
Tipo de produto	Torre em painel perfurado