


Torno de alta pressão NC modular LCV 125 G, Largura do mordente A: 125Gmm

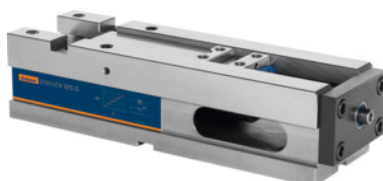

Dados do pedido

Número do pedido	361290 125G
GTIN	4045197816009
Classe de artigo	31H

Descrição

Modelo:

Parte superior e inferior retificadas. **Inclui furos 25H6 M10 para sistema de fixação de ponto zero calibre 200 mm.**

Característica: Corpo base estável e compacto (GGG 60) com uma grande largura de aperto. Fuso totalmente encapsulado e nitrurado (maior segurança funcional, proteção otimizada das aparas, mínimo esforço de limpeza).

Função:

Aperto com uma chave dinamométrica ajustável (máximo de 30 Nm) com fuso de alta pressão especial e amplificador de força mecânica de até 2,5 mm.

Utilização:

Fixação convencional de peças pré-processadas e fixação de **peças em bruto, cortes por chama e de serra**, graças à penetração de **pontas de prensão temperadas e substituíveis** na peça. Adequado para todos os materiais até à resistência de aproximadamente 900 N/mm^2 , com exceção dos materiais endurecidos. Pode ser utilizado na horizontal.

Adequado para fixação convencional com mordentes escalonados e fixação de prensão devido ao curso de potência de 2,5 mm do fuso.

Material fornecido:

Inclui 3 chaves de pinos, garras de aperto

Acessórios especiais:

Mordentes (ver n.º 361331–361970), chave dinamométrica n.º 656050 tam. 60, pino de aperto n.º 360025

Descrição técnica

Código de cor para acessório adequado	LCV125G
Binário	30 Nm
Força de fixação até máximo	40 kN
Peso	30 kg
largura de aperto máxima	332 mm
Versão	Sistema de fixação de ponto zero
Tipo de produto	torno

Acessórios

Encosto de peça	360555
Mordente com adaptadorfix para tipo 125	361620 125
Par de degraus (lado do degrau) para tipo 125	361970 125
Mordente escalonadomóvel para tipo 125	361400 125
Mordente de tração descendente universalmóvel para tipo 125	361390 125
Mala de conjunto de puxar para tipo 2	361346 2
Mordente escalonadofix para tipo 125	361440 125
Mordente escalonadofix para tipo 125	361420 125
Mordente de basefix para tipo 125	361520 125
Mordente 20 mm, para T-Rexfix para tipo 125	361225 125
Mordente pendularmóvel para tipo 125	361660 125
Mordente de basemóvel para tipo 125	361500 125
Conjunto de malas para mordente pentagonal	361365
Mordente com adaptadormóvel para tipo 125	361600 125
Inserto de fixação com 2 pontas, altura 5,2 – 6,7 mm Tipo	361240
Mordente escalonado para inserto de preensãofix para tipo 125	361348 125
Mordentes pentagonais para tipo FIX	361361 FIX

Mala de conjunto de puxar para tipo 1	361346 1
Mordente de tração descendente universalfix para tipo 125	361380 125
Mordente escalonado para inserto de preensão móvel para tipo 125	361347 125
Par de degraus Sistema de clique, aço endurecido para tipo 125	361960 125
Mordentes pentagonais para tipo MOBIL	361361 MOBIL
Par de degraus Sistema de clique, aço endurecido para tipo 125	361950 125