


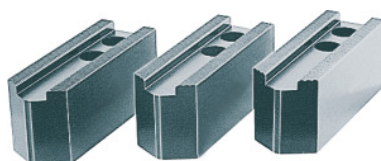

## Conjunto de mordentes superiores 3 peças, para tipo de mandril: 315



### Dados do pedido

Número do pedido	313745 315
GTIN	4067263152347
Classe de artigo	32R

### Descrição

**Modelo:**

Mordentes superiores macios, compridos, dentado  $1,5 \times 60^\circ$ .

Ranhas e dentado **finamente fresados não brunidos**.

Chanfrado para  $\varnothing$  de aperto pequeno.

**Material:**

Produto de qualidade feito de 16MnCr5.

**Indicado para:**

**Mandris de aperto automático** da empresa Schunk, Röhmm e outros fabricantes de mandris de aperto automático.

**Acessórios especiais:**

Porcas deslizantes n.º 313505 – 313605.

**Instrução:**

- **Para adaptação ao mandril rotativo, comparar o dentado, a largura da ranhura (D) e a distância entre furos (a, b).**
- **Mordentes superiores feitos de alumínio, a pedido.**

### Descrição técnica

Largura B	50 mm
para tipo de mandril	315 mm
Comprimento L	145 mm
Distância entre furos a	30 mm

Distância entre furos b	30 mm
para rosca DIN 912	M14
Largura da ranhura D	18 mm
Altura H	50 mm
adequado para o código de cor	Mandril de aperto automático e mordentes Schunk
Tipo de produto	Mordentes para mandril rotativo de tensão mecânica