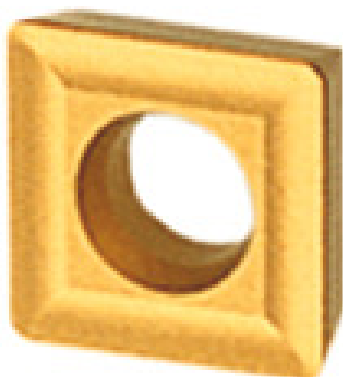


**SDLT 090308 EN, HB7535, Tipo: UNI****Dados do pedido**

Número do pedido	216410 UNI
GTIN	4045197319814
Classe de artigo	21A

**Descrição****Modelo:**

Pastilhas reversíveis de fresagem estáveis, **sinterizadas com precisão com quebra-apanas positivos. Superfície plana e de contacto polida com precisão.**

**Descrição técnica**

Tipo	UNI
Raio do canto	0,8 mm
Espessura da placa E	3,18 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	SDLT 090308 EN
Tipo	HB7535
Óleo de corte	HM
Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		