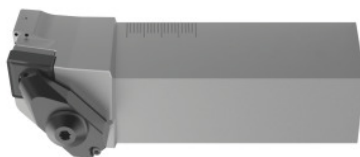


para pastilhas de corte reversíveis DC.. DCLNL 95°, esquerda, Tamanho da haste/placa: 25/12mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250003 25/12
GTIN	4067263121169
Classe de artigo	21U

Descrição**Versão:**

Refrigeração altamente eficiente diretamente na aresta de corte e ainda refrigeração de superfícies livres.

Nota:

Transferência de agente refrigerante através de um orifício longitudinal na parte inferior do veio em conjunto com alojamento GARANT Master Eco n.º 319006 – 319136 ou n.º 317900 para o comprimento do veio < 125 mm. Possibilidade de ligação por união com mangueira (G 1/8 polegadas) n.º 269207 e 269208.

Descrição técnica

Comprimento total L	100 mm
Comprimento da cabeça L ₁	30 mm
Código ISO do suporte	DCLNR/L 2525H12
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1204..
Largura funcional L ₄	32 mm
Calço	259031 49
Série	Master Eco
Tamanho da placa	12 mm

Tamanho da haste	25 mm
Parafuso para calço	259027 8
Garra, parafuso, O-ring	259036 22
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Unidade de garras Tipo 22	259036 22
Calço Tipo 49	259031 49
Parafuso para calço Tipo 8	259027 8