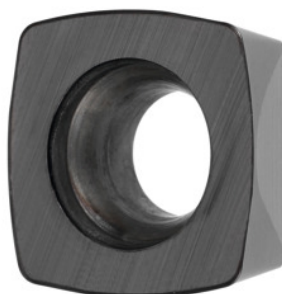


XDLW 09T308 TN, HB7720, Tipo: ST1400**Dados do pedido**

Número do pedido	212950 ST1400
GTIN	4045197453877
Classe de artigo	21A

Descrição**Instrução:**

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p \text{ máx}}$

Descrição técnica

Tipo	ST1400
Código ISO da pastilha de corte reversível	XDLW 09T308 TN
Raio de programação com $a_{p \text{ máx}}$	1,99 mm
Raio do canto	0,8 mm
Tipo	HB7720
Óleo de corte	HM
profundidade máxima de corte $a_{p \text{ máx}}$	1,15 mm
Avanço f_z por dente	0,79 mm
Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		
Ar	condicionalmente adequado		