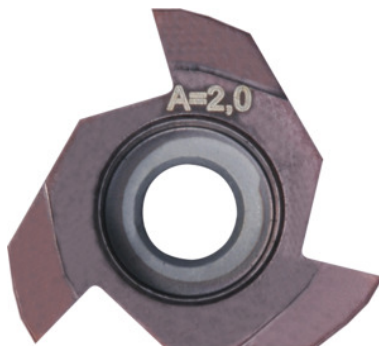


Placa de fresagem sem perfil, HB7720, Largura de fresagem A: 1,5mm**Dados do pedido**

Número do pedido	217255 1,5
GTIN	4045197542687
Classe de artigo	21C

Descrição técnica

Largura de fresagem A	1,5 mm
Raio R	0,1 mm
Ø exterior D	11,7 mm
profundidade máxima de corte $S_{máx.}$	2,25 mm
Tipo	HB7720
Tipo	P12
Número de arestas de corte Z	3
Tipo de produto	Inserto de corte para fresagem circular

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Plásticos alumínio	adequado		

Alumínio (apara curta)	adequado
Alumínio > 10% Si	adequado
Aço < 500 N/mm ²	adequado
Aço < 750 N/mm ²	adequado
Aço < 900 N/mm ²	adequado
Aço < 1100 N/mm ²	adequado
Aço < 1400 N/mm ²	adequado
Aço < 55 HRC	adequado
Aço < 60 HRC	adequado
Aço < 65 HRC	adequado
Aço < 67 HRC	adequado
INOX < 900 N/mm ²	adequado
INOX > 900 N/mm ²	adequado
Ti > 850 N/mm ²	adequado
GG(G)	adequado
Uni	adequado
máximo a molhado	adequado
seco	adequado