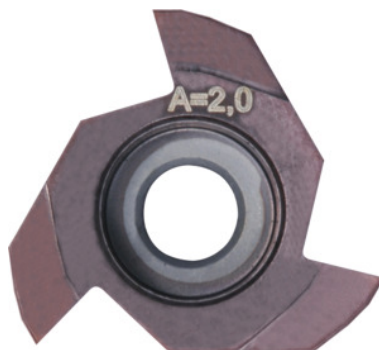


Garant**Placa de fresagem sem perfil, HB7720, Largura de fresagem A: 3****Dados do pedido**

Número do pedido	217255 3
GTIN	4045197542915
Classe de artigo	21C

Descrição técnica

Largura de fresagem A	3 mm
Raio R	0,15 mm
Ø exterior D	11,7 mm
profundidade máxima de corte $S_{m\acute{a}x.}$	2,25 mm
Tipo	HB7720
Tipo	P12
Número de arestas de corte Z	3
Tipo de produto	Inserto de corte para fresagem circular

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
--	----------------	-------	------------

Plásticos alumínio	adequado
Alumínio (apara curta)	adequado
Alumínio > 10% Si	adequado
Aço < 500 N/mm ²	adequado
Aço < 750 N/mm ²	adequado
Aço < 900 N/mm ²	adequado
Aço < 1100 N/mm ²	adequado
Aço < 1400 N/mm ²	adequado
Aço < 55 HRC	adequado
Aço < 60 HRC	adequado
Aço < 65 HRC	adequado
Aço < 67 HRC	adequado
INOX < 900 N/mm ²	adequado
INOX > 900 N/mm ²	adequado
Ti > 850 N/mm ²	adequado
GG(G)	adequado
Uni	adequado
máximo a molhado	adequado
seco	adequado