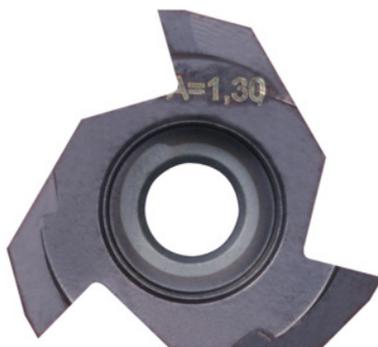


Garant

Pastilha de fresagem para ranhuras de retenção, sem chanfro na aresta, HB7720, Medida nominal da espessura do anel: 1,1

**Dados do pedido**

Número do pedido	217269 1,1
GTIN	4045197542939
Classe de artigo	21C

Descrição técnica

Profundidade t para P12	0,9 mm
Largura da ranhura W -0,03	1,18 mm
Medida nominal da espessura do anel	1,1 mm
Raio R	0,3 mm
Tipo	HB7720
Ø exterior D	11,7 mm
Tipo	P12
Número de arestas de corte Z	3
Tipo de produto	Inserto de corte para fresagem circular

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 65 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	adequado		
GG(G)	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	adequado		