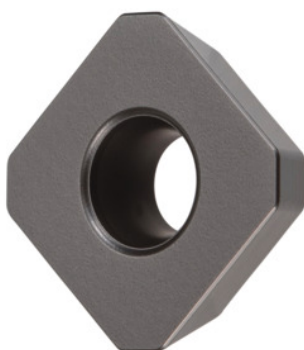


**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	214439 ST1400
GTIN	4045197554413
Classe de artigo	21A

## Descrição

### Modelo:

- Pastilhas reversíveis adequadas para velocidades de corte e avanços superiores.
- Sinterizado com precisão e retificado para obter as melhores qualidades de superfície.
- Estrutura de grão fino para alta durabilidade e resistência ao desgaste.

### Instrução:

Valores de referência de aplicação para  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p \text{ máx}} = 3 \text{ mm}$ .

## Descrição técnica

Avanço $f_z$ por dente	0,14 mm
Tipo	ST1400
Espessura da placa E	3,18 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	SDHX 0903 AFTN
Tipo	HB7515
Óleo de corte	HM
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível para fresar

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		