


Pastilha reversível de fresagem de roscas para rosca interior 60°, HB7720, Passo: 1,75mm

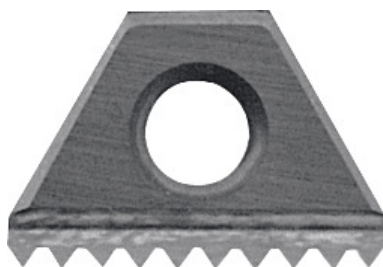

Dados do pedido

Número do pedido	218007 1,75
GTIN	4045197412034
Classe de artigo	21D

Descrição

Modelo:

Pastilha reversível estável. **De utilização dupla.**

- **Ampla gama de aplicações graças à geometria universal de quebra-aperas.**
- **Alta precisão de repetição.**

Utilização:

Para rosca interior métrica conforme DIN/ISO (DIN 13) Classe de tolerância 6H.

Descrição técnica

Utilização interior/exterior	Interior
Perfil inteiro	sim
Passo de rosca	1,75 mm
Número de arestas de corte Z	8
Tipo	HB7720
Óleo de corte	HM
Tipo de rosca	MF
Tipo de rosca	MF-LH

Tipo de rosca	M
Tipo de rosca	M-LH
Ângulo do flanco	60 grau
Tamanho da placa	16 mm
Avanço f_z em aço < 1100 N/mm ²	0,1 mm
Avanço f_z em INOX < 900 N/mm ²	0,05 mm
Sentido de corte	direita e esquerda
Tipo de produto	Inserto de corte para fresagem

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
CuZn	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		