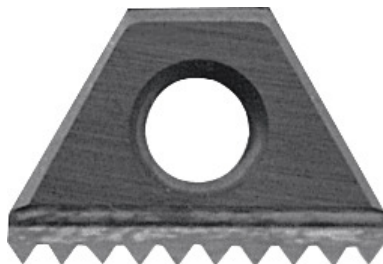


Garant

Pastilha reversível de fresagem de roscas para rosca interior e exterior 55°, HB7720, Passos por polegada: 11

**Dados do pedido**

Número do pedido	218024 11
GTIN	4045197412386
Classe de artigo	21D

Descrição**Versão:**

Pastilha reversível estável. **De utilização dupla.**

- **Ampla gama de aplicações graças à geometria universal de quebra-aperas.**
- **Alta precisão de repetição.**

Utilização:

Para rosca interior e exterior de 55° conforme a norma B.S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1:1982.
Classe de tolerância Medium Class A.

Descrição técnica

Utilização interior/exterior	Exterior
Utilização interior/exterior	Interior
Passos por polegada	11
Passo de rosca	2,309 mm
Número de arestas de corte Z	10
Perfil de rosca	Perfil inteiro
Tipo	HB7720

Óleo de corte	HM
Tipo de rosca	BSW
Tipo de rosca	BSP-LH
Tipo de rosca	BSP
Tipo de rosca	BSW-LH
Tipo de rosca	G-LH
Tipo de rosca	G
Ângulo do flanco	55 grau
Tamanho da placa	27 mm
Avanço f_z em aço < 1100 N/mm ²	0,1 mm
Avanço f_z em INOX < 900 N/mm ²	0,05 mm
Sentido de corte	direita e esquerda
Tipo de produto	Inserto de corte para fresagem

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
CuZn	adequado		
Uni	adequado		

máximo a molhado

adequado