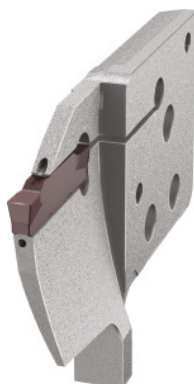


Garant

Dados do pedido

Número do pedido	274513 105/143
GTIN	4067263950417
Classe de artigo	21U

Descrição

Modelo:

Estabilidade otimizada do sistema através de múltiplas fixações por parafuso e bloqueio de formato.

Indicado para:

Suportes de aperto n.º 274500 – 274503, 274530, 274531.

Atenção:

Sem parafusos de montagem (fornecidos com os suportes de aperto).

Instrução:

$D_1 = \varnothing$ mínimo para o primeiro corte/ $D_2 = \varnothing$ máximo para o primeiro corte.

Descrição técnica

profundidade máxima de corte $t_{\text{máx.}}$	18 mm
\varnothing mínimo do 1.º corte D_1	105 mm
Pastilha de corte reversível adequada	N.º 273656 – 273749
\varnothing máximo do 1.º corte D_2	143 mm
Série	Vario Plus Eco

Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim
Largura de incisão w	2 mm
Tipo de produto	Suporte de lâminas