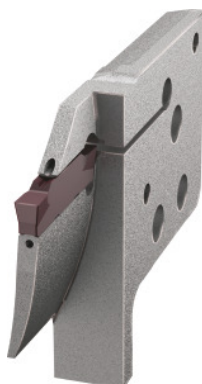


Garant**Dados do pedido**

Número do pedido	274515 65/85
GTIN	4067263950554
Classe de artigo	21U

Descrição**Modelo:**

Estabilidade otimizada do sistema através de múltiplas fixações por parafuso e bloqueio de formato.

Indicado para:

Suportes de aperto n.º 274500 – 274503, 274530, 274531.

Atenção:

Sem parafusos de montagem (fornecidos com os suportes de aperto).

Instrução:

$D_1 = \varnothing$ mínimo para o primeiro corte/ $D_2 = \varnothing$ máximo para o primeiro corte.

Descrição técnica

Série	Vario Plus Eco
profundidade máxima de corte $t_{m\acute{a}x.}$	16 mm
\varnothing máximo do 1.º corte D_2	85 mm
\varnothing mínimo do 1.º corte D_1	65 mm
Pastilha de corte reversível adequada	N.º 273656 – 273749

Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim
Largura de incisão w	2 mm
Tipo de produto	Suporte de lâminas