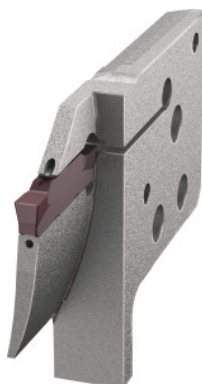


Garant

Dados do pedido

Número do pedido	274519 90/130
GTIN	4067263950943
Classe de artigo	21U

Descrição

Modelo:

Estabilidade otimizada do sistema através de múltiplas fixações por parafuso e bloqueio de formato.

Indicado para:

Suportes de aperto n.º 274500 – 274503, 274530, 274531.

Atenção:

Sem parafusos de montagem (fornecidos com os suportes de aperto).

Instrução:

$D_1 = \varnothing$ mínimo para o primeiro corte/ $D_2 = \varnothing$ máximo para o primeiro corte.

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	N.º 273656 – 273749
profundidade máxima de corte $t_{m\acute{a}x.}$	21 mm
\varnothing mínimo do 1.º corte D_1	90 mm
Série	Vario Plus Eco
\varnothing máximo do 1.º corte D_2	130 mm

Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim
Largura de incisão w	3 mm
Tipo de produto	Suporte de lâminas