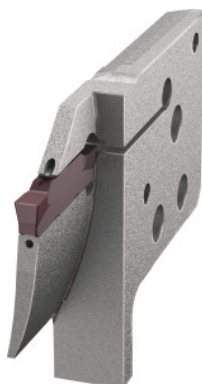


Garant

Dados do pedido

Número do pedido	274523 52/72
GTIN	4067263962397
Classe de artigo	21U

Descrição

Modelo:

Estabilidade otimizada do sistema através de múltiplas fixações por parafuso e bloqueio de formato.

Indicado para:

Suportes de aperto n.º 274500 – 274503, 274530, 274531.

Atenção:

Sem parafusos de montagem (fornecidos com os suportes de aperto).

Instrução:

$D_1 = \varnothing$ mínimo para o primeiro corte/ $D_2 = \varnothing$ máximo para o primeiro corte.

Descrição técnica

\varnothing mínimo do 1.º corte D_1	52 mm
profundidade máxima de corte $t_{m\acute{a}x.}$	25 mm
\varnothing máximo do 1.º corte D_2	72 mm
Pastilha de corte reversível adequada	N.º 273656 – 273749
Série	Vario Plus Eco

Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim
Largura de incisão w	4 mm
Tipo de produto	Suporte de lâminas