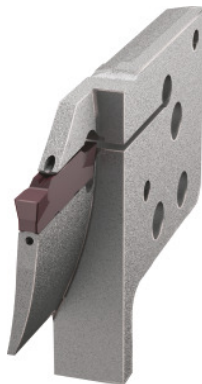


**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	274523 67/100
GTIN	4067263962403
Classe de artigo	21U

## Descrição

**Modelo:**

Estabilidade otimizada do sistema através de múltiplas fixações por parafuso e bloqueio de formato.

**Indicado para:**

Suportes de aperto n.º 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Atenção:**

Sem parafusos de montagem (fornecidos com os suportes de aperto).

**Instrução:**

$D_1 = \varnothing$  mínimo para o primeiro corte/ $D_2 = \varnothing$  máximo para o primeiro corte.

## Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	N.º 273656 – 273749
$\varnothing$ mínimo do 1.º corte $D_1$	67 mm
$\varnothing$ máximo do 1.º corte $D_2$	100 mm
profundidade máxima de corte $t_{m\acute{a}x.}$	25 mm
Série	Vario Plus Eco

Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim
Largura de incisão w	4 mm
Tipo de produto	Suporte de lâminas