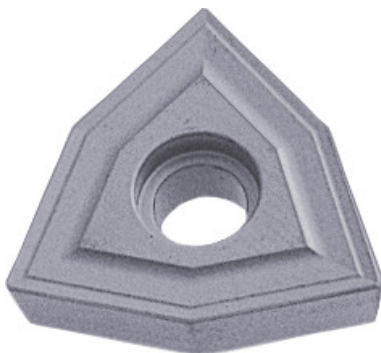


**Pastilha de corte reversível KOMET® Unisix®, BK6115, Designação do tipo W29: 34-010****Dados do pedido**

Número do pedido	236860 34-010
GTIN	4047109099258
Classe de artigo	24T

**Descrição****Indicado para:**

N.º 236650; 236660; 236685; 236686

**Instrução:****Os valores de referência de aplicação indicados referem-se à KUB Trigon®.**

Não utilizar em arestas de corte internas de brocas maciças!

**Descrição técnica**

Designação	34-010
Avanço f em aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm/U
Código ISO da pastilha de corte reversível	WOEX 06T304
Tipo	BK6115
Tipo	GG(G); ST900
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para furar

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
máximo a molhado	adequado		