


HOLEX

Escova circular com haste Fio INOX 0,20 mm, Ø da escova D1×largura da guarnição L1: 70X10mm

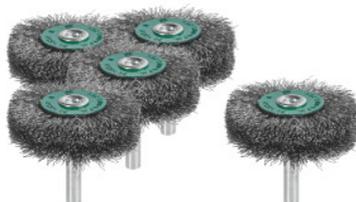

Dados do pedido

Número do pedido	GG5742 70X10
GTIN	4067263136323
Classe de artigo	GGN

Descrição

Modelo:

Qualidades de fio especial ondulado, Ø eixo 6 mm.

Corresponde ao n.º 574253.

Utilização:

Em retificadoras manuais, veios flexíveis ou perfuradoras manuais para processamento de superfície. As altas velocidades multiplicam o poder de escovagem.

Para remoção de ferrugem, desincrustação, limpeza.

Descrição técnica

n.º máximo de rotações	15000 r,p,m,
Comprimento da guarnição H ₁	19 mm
Ø da escova D ₁	70 mm
Ø haste D _s	6 mm
Espessura das cerdas	0,2 mm
Largura da guarnição L ₁	10 mm
Material da guarnição	Arame INOX

Trançado	ondulado
Tipo de produto	Escova circular

Acessórios

Escova circular com haste Fio INOX 0,20 mm Ø da escova D1×largura da guarnição L1 70X10	574253 70X10
---	--------------