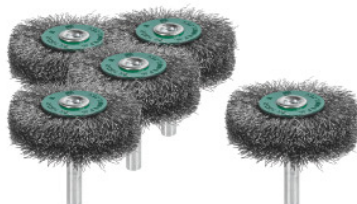


HOLEX**Escova circular com haste Fio INOX 0,20 mm, Ø da escova D1×largura da guarnição L1: 50X15mm****Dados do pedido**

Número do pedido	GG5742 50X15
GTIN	4067263136309
Classe de artigo	GGN

Descrição**Modelo:**

Qualidades de fio especial ondulado, Ø eixo 6 mm.

Corresponde ao n.º 574253.

Utilização:

Em retificadoras manuais, veios flexíveis ou perfuradoras manuais para processamento de superfície. As altas velocidades multiplicam o poder de escovagem.

Para remoção de ferrugem, desincrustação, limpeza.

Descrição técnica

Ø haste D _s	6 mm
Largura da guarnição L ₁	15 mm
Ø da escova D ₁	50 mm
n.º máximo de rotações	15000 r,p,m,
Comprimento da guarnição H ₁	12 mm
Espessura das cerdas	0,2 mm
Material da guarnição	Arame INOX

Trançado	ondulado
Tipo de produto	Escova circular

Acessórios

Escova circular com haste Fio INOX 0,20 mm Ø da escova D1×largura da guarnição L1 50X15	574253 50X15
---	--------------