


**HOLEX**

**Escova circular com haste Fio INOX 0,20 mm, Ø da escova D1×largura da  
guarnição L1: 80X12mm**

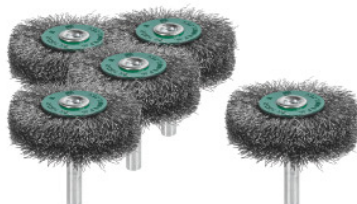

## Dados do pedido

Número do pedido	GG5742 80X12
GTIN	4067263136330
Classe de artigo	GGN

## Descrição

### Modelo:

Qualidades de fio especial ondulado, Ø eixo 6 mm.

Corresponde ao n.º 574253.

### Utilização:

Em retificadoras manuais, veios flexíveis ou perfuradoras manuais para processamento de superfície. As altas velocidades multiplicam o poder de escovagem.

Para remoção de ferrugem, desincrustação, limpeza.

## Descrição técnica

Espessura das cerdas	0,2 mm
Largura da escova	12 mm
Comprimento da guarnição H <sub>1</sub>	20 mm
n.º máximo de rotações	15000 r,p,m,
Ø haste D <sub>s</sub>	6 mm
Ø da escova D <sub>1</sub>	80 mm
Largura da guarnição L <sub>1</sub>	9 mm

Material da guarnição	Arame INOX
Trançado	ondulado
Tipo de produto	Escova circular

---

## Acessórios

Escova circular com haste Fio INOX 0,20 mm Ø da escova D1 x largura da guarnição L1 80X12	574253 80X12
---	--------------