


**HOLEX**

**Escova circular Fio de aço 0,50 mm, Ø da escova D1×Ø de perfuração d1/rosca M: 125XM14mm**

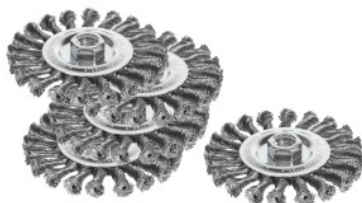

## Dados do pedido

Número do pedido	GG5712 125XM14
GTIN	4067263136507
Classe de artigo	GGN

## Descrição

### Modelo:

Escova redonda reta com fio liso de 0,50 mm, **entrançado** e firmemente pressionado no corpo de aço. **Efeito de escovagem muito agressivo com alta resistência ao desgaste.** Corresponde ao n.º 571203.

### Utilização:

Para trabalhos pesados de escovagem, tais como desincrustação, remoção de ferrugem, remoção de escória, tornar rugoso, reboco de peças metálicas, também para limpar placas de cofragem.

**Entrançado à esquerda**, para evitar a abertura precoce com segurança. Com **rosca interior M14**, para montagem direta **em retificadoras angulares.**

## Descrição técnica

Comprimento da guarnição H <sub>1</sub>	29 mm
Ø da escova D <sub>1</sub>	125 mm
Número de tranças	20
Largura da guarnição L <sub>1</sub>	14 mm
Espessura das cerdas	0,5 mm
Rosca M	M14

n.º máximo de rotações	12500 r,p,m,
Material da guarnição	Arame de aço
Tipo de produto	Escova circular

---

## Acessórios

Escova circular Fio de aço 0,50 mm Ø da escova D1×Ø de perfuração d1/rosca M 125XM14	571203 125XM14
--	----------------