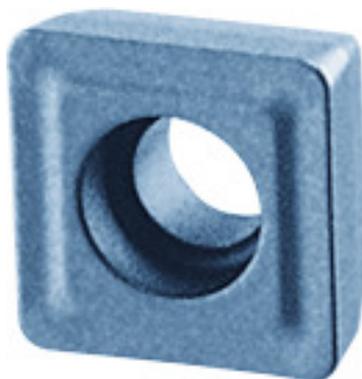


**Pastilha de corte reversível KOMET®, BK7935, Designação do tipo W83:  
13-010****Dados do pedido**

Número do pedido	236541 13-010
GTIN	4047109229501
Classe de artigo	24Q

**Descrição****Modelo:**

Com retificação na circunferência, arestas de corte arredondadas e quebra-aperas sinterizado.

**Instrução:**

Os valores de referência de aplicação referem-se à KUB Quatron®.

**Descrição técnica**

Designação	13-010
Avanço f em aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/U
Código ISO da pastilha de corte reversível	SOEX 050204
Série	KUB Quatron®
Número de trocas/cortes	4
Tipo	BK7935
Tipo	ST900; Ti

Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para furar

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		