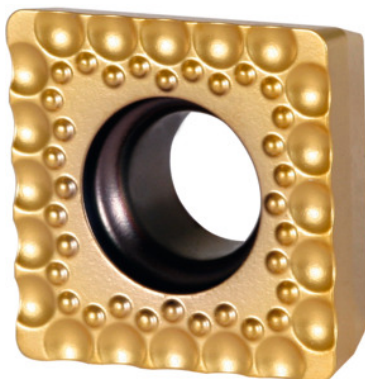


**Pastilha de corte reversível KOMET®, BK8430, Designação do tipo W83:
32-030****Dados do pedido**

Número do pedido	236535 32-030
GTIN	4047109199828
Classe de artigo	24Q

Descrição**Modelo:**

Com retificação na circunferência, arestas de corte arredondadas e quebra-aperas sinterizado.

Instrução:

Os valores de referência de aplicação referem-se à KUB Quatron®.

Ao usar com o KUB Quatron®, reduzir os valores de avanço para metade.

Descrição técnica

Designação	32-030
Avanço f em aço < 900 N/mm ²	0,2 mm/U
Código ISO da pastilha de corte reversível	SOEX 090408
Número de trocas/cortes	4
Tipo	BK8430
Tipo	ST1400
Óleo de corte	HM

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível para furar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		