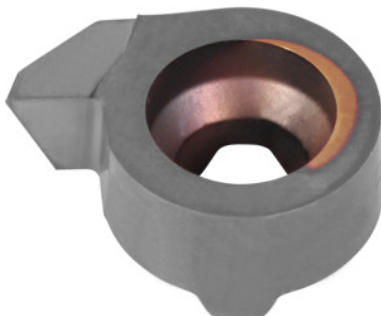


Garant

Dados do pedido

Número do pedido	270020 7,8
GTIN	4045197560100
Classe de artigo	211

Descrição técnica

Ø mínimo D_{\min}	7,8 mm
profundidade máxima de corte t_{\max}	1,3 mm
Distância entre o centro das pontas L_3	4,65 mm
Tamanho da placa $\varnothing d$	6 mm
Avanço f	0,02 - 0,03 mm/U
Espessura da placa T	3,65 mm
Ângulo de cunha α	70 grau
Raio R	0,2 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p, \max} \#$	0,15 - 0,5 mm
Revestimento	TiCN
Série	Mini
Tipo	HB720
Tipo de produto	Mini-pastilha de corte intercambiável

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
contínuo	adequado		
irregular	condicionalmente adequado		
interrompido	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		