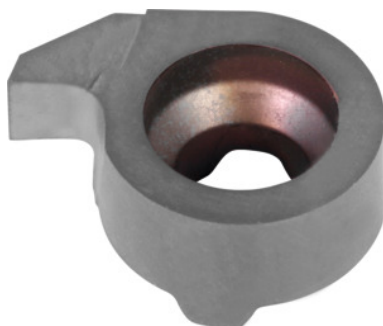


Garant

Dados do pedido

Número do pedido	270090 11/2,5
GTIN	4045197560261
Classe de artigo	21I

Descrição técnica

profundidade máxima de corte $t_{\text{máx.}}$	2,3 mm
Distância entre o centro das pontas L_3	6,7 mm
Largura de incisão w	2,5 mm
Tamanho da placa $\varnothing d$	8 mm
Espessura da placa T	4 mm
Avanço f	0,02 - 0,03 mm/U
\varnothing mínimo $D_{\text{min.}}$	11 mm
Série	Mini
Tipo	HB720
Tipo de produto	Mini-pastilha de corte intercambiável

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
contínuo	adequado		
irregular	condicionalmente adequado		
interrompido	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		