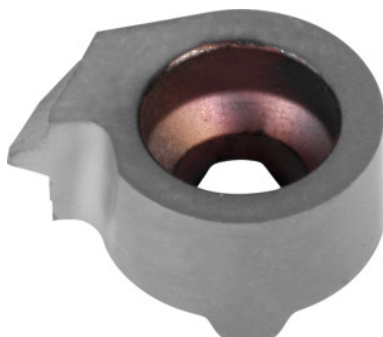


Garant

Dados do pedido

Número do pedido	270140 1,25
GTIN	4045197560537
Classe de artigo	21I

Descrição técnica

Tamanho da placa $\varnothing d$	6 mm
Passo	1,25 mm
Ângulo de passo	2,5 grau
Espessura da placa T	3,8 mm
Avanço mínimo $h_{\text{mín.}}$	0,72 mm
Distância entre faces da ponta da rosca Y	0,8 mm
Distância entre o centro das pontas L_3	4,44 mm
Número de passagens	5 - 9
Tipo de rosca	M/MF
Série	Mini
Tipo	HB720
Ângulo do flanco	60 grau
Norma	DIN 13

Tipo de produto

Mini-pastilha de corte intercambiável

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
contínuo	adequado		
irregular	condicionalmente adequado		
interrompido	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		