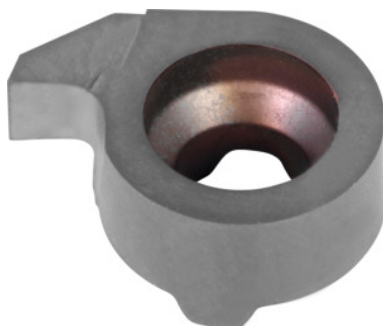


Garant

Dados do pedido

Número do pedido	270110 11/1,1
GTIN	4045197560391
Classe de artigo	21I

Descrição técnica

Tamanho da placa $\varnothing d$	8 mm
Largura de incisão w	1,2 mm
Avanço f	0,02 - 0,03 mm/U
Espessura da placa T	4 mm
profundidade máxima de corte $t_{m\acute{a}x.}$	2,2 mm
Distância entre o centro das pontas L_3	6,7 mm
\varnothing mínimo $D_{min.}$	11 mm
Largura da ranhura m (H13)	1,1 mm
Série	Mini
Tipo	HB720
Ranhuras conforme norma	DIN 472
Tipo de produto	Mini-pastilha de corte intercambiável

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
contínuo	adequado		
irregular	condicionalmente adequado		
interrompido	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		