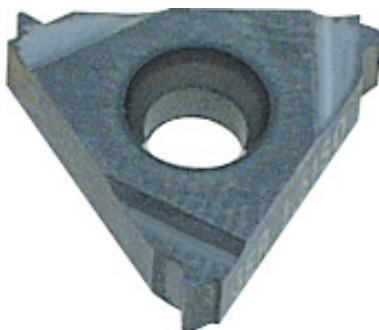


**Placa de perfil completo 60° exterior direita, HB7020, Passo: 3mm****Dados do pedido**

Número do pedido	270702 3
GTIN	4045197369444
Classe de artigo	21J

**Descrição****Modelo:**

**Placa de perfil completo de 60°** para rosca exterior conforme DIN/ISO R 262 (DIN 13) Classe de tolerância 6g.

**Descrição técnica**

Óleo de corte	HM
Passo de rosca	3 mm
Tipo de inserto	direita
Utilização interior/exterior	exterior
Perfil da pastilha de corte reversível	Perfil inteiro
Tipo	HB7020
Classe de tolerância	DIN 13 6g
Tipo de rosca	MF
Tipo de rosca	M
Tipo de rosca	M-LH

Tipo de rosca	MF-LH
Ângulo do flanco	60 grau
Espessura	3,6 mm
Tamanho da placa L	16 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para roscagem

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
contínuo	condicionalmente adequado		
irregular	adequado		
interrompido	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		