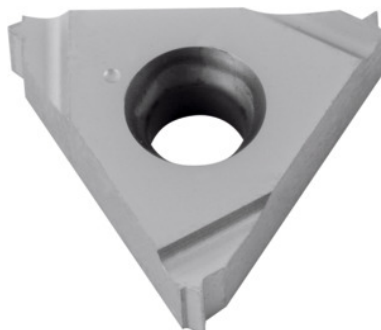


**Placa de perfil completo 60° interior direita, HB7125, Passo: 2mm****Dados do pedido**

Número do pedido	270759 2
GTIN	4045197453204
Classe de artigo	21J

**Descrição****Modelo:**

**Placa de perfil completo de 60°** para rosca interior conforme DIN/ISO R 262 (DIN 13) Classe de tolerância 6H.

**Descrição técnica**

Óleo de corte	HM
Passo de rosca	2 mm
Utilização interior/exterior	interior
Tipo de inserto	direita
Perfil da pastilha de corte reversível	Perfil inteiro
Tipo	HB7125
Classe de tolerância	DIN 13 6H
Tipo de rosca	M
Tipo de rosca	MF
Tipo de rosca	M-LH

Tipo de rosca	MF-LH
Ângulo do flanco	60 grau
Espessura	3,6 mm
Tamanho da placa L	16 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para roscagem

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
contínuo	adequado		
irregular	adequado		
interrompido	adequado		
máximo a molhado	adequado		