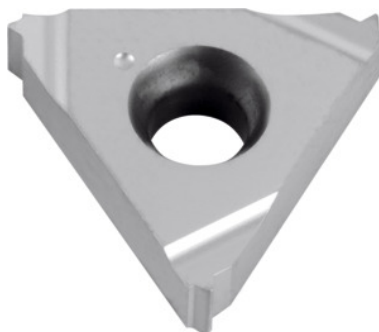


**Placa de perfil completo 55° interior direita, HB7125, Número de passos/
polegadas: 28****Dados do pedido**

Número do pedido	270827 28
GTIN	4045197463166
Classe de artigo	21J

Descrição técnica

Número de passos/polegadas	28
Óleo de corte	HM
Utilização interior/exterior	interior
Tipo de inserto	direita
Perfil da pastilha de corte reversível	Perfil inteiro
Tipo	HB7125
Tipo de rosca	BSP
Tipo de rosca	BSP-LH
Tipo de rosca	BSW
Tipo de rosca	G-LH
Tipo de rosca	BSW-LH
Tipo de rosca	G

Ângulo do flanco	55 grau
Espessura	3,6 mm
Tamanho da placa L	16 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para roscagem

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	adequado		
contínuo	adequado		
irregular	adequado		
interrompido	adequado		
máximo a molhado	adequado		