


## Placa de perfil parcial 55° interior direita, HB7010, Número de passos/polegadas: 14-8

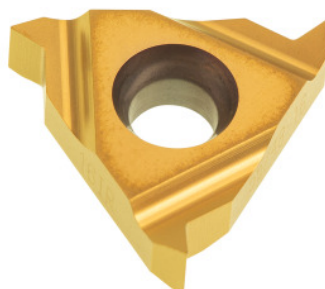

### Dados do pedido

Número do pedido	270842 14-8
GTIN	4045197370945
Classe de artigo	21J

### Descrição técnica

Número de passos/polegadas	14-8
Óleo de corte	HM
Tipo de inserto	direita
Utilização interior/exterior	interior
Perfil da pastilha de corte reversível	Perfil parcial
Tipo	HB7010
Tipo de rosca	BSP
Tipo de rosca	BSP-LH
Tipo de rosca	BSW
Tipo de rosca	G
Tipo de rosca	BSW-LH
Tipo de rosca	G-LH

Ângulo do flanco	55 grau
Espessura	3,6 mm
Tamanho da placa L	16 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para roscagem

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
contínuo	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		