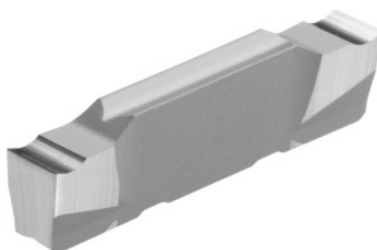


Garant

Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 273697 4 |
| GTIN | 4045197580436 |
| Classe de artigo | 21L |

Descrição técnica

| | |
|--|--|
| Tolerância da largura de incisão w | $\pm 0,04$ mm |
| Largura de incisão w | 4 mm |
| Avanço f | 0,08 - 0,26 mm/U |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste |
| Óleo de corte | HM |
| Revestimento | sem revestimento |
| Aplicação principal | N |
| Aplicação secundária | Ti |
| Condição de corte | contínuo |
| Tipo | HU7310 |
| Raio do canto R | 0,2 mm |
| Número de trocas/cortes | 2 |
| Perfil da pastilha de corte reversível | neutro |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para ranhuração |

Dados de utilizador

| | Adequabilidade | V_c | código ISO |
|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| Plásticos alumínio | adequado | | |
| Alumínio (apara curta) | adequado | | |
| Alumínio > 10% Si | adequado | | |
| Ti > 850 N/mm ² | adequado | | |
| contínuo | adequado | | |
| irregular | condicionalmente adequado | | |
| máximo a molhado | adequado | | |