


Cabeçote de fixação com ranhuras transversais e longitudinais, Top 65, Ø de fixação (aumento de 0,5 mm): 34,5mm

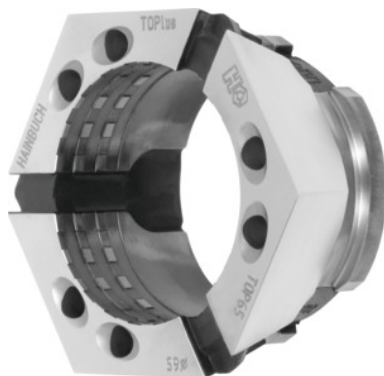

Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 329974 34,5 |
| GTIN | 2050001927781 |
| Classe de artigo | 33H |

Descrição

Modelo:

Cabeçotes de fixação, **perfil redondo com incrementos de 0,5 mm. Ao encomendar, especificar Ø de aperto desejado.**

Com ranhuras transversais e longitudinais para matéria-prima.

Vantagem:

- **25% maior força de retenção do que a cabeça de aperto RD.**
- **Sem deslocamento radial entre o cabeçote de fixação e o suporte do dispositivo de fixação, portanto insensível à sujidade.**
- **Rigidez única devido à instalação em grande área dos segmentos de fixação.**

Utilização:

Áreas de aplicação versáteis, centros de processamento, máquinas de medição ou fixação de paletes.

Recomendação:

Cabeçotes de fixação para perfis especiais de acordo com os seus desejos individuais, a pedido.

Instrução:

Outros tamanhos de cone, formas (por exemplo, quadrado) e peças em bruto a processar **a pedido!**

Descrição técnica

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Ø de fixação | 34,5 mm |
| Perfil | redondo |
| Dureza | 60 HR |
| Área de aperto | Ranuras transversais e longitudinais |
| Comprimento L | 49 mm |
| Alojamento | Top 65 |
| Tipo de produto | Cabeçote de fixação |