


## Pinça de aperto ER para macho de roscar com vedação, ER 16, Ø de fixação nominal d: 6mm

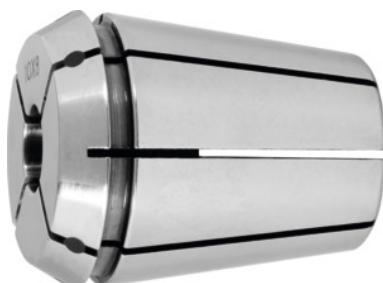

### Dados do pedido

Número do pedido	309403 6
GTIN	4045197666024
Classe de artigo	32Z

### Descrição

**Modelo:**

Com um quadrado interior para o arrasto positivo da broca de roscar.  
Com tampão de vedação para refrigeração interna (até 70 bar!).

**Indicado para:**

Todos os mandris de pinça de aperto ER padrão, pinças de aperto ER FAHRION também para o mandril de pinça de aperto ER de precisão Centro P.

**Instrução:**

As pinças de aperto **HOLEX** não são compatíveis com os mandris de pinça de aperto **Centro-P e HiRunER**.

### Descrição técnica

Ø de fixação nominal d	6 mm
Alojamento	ER 16
Norma	ISO 15488-A
Concentricidade	≤ 10 µm
Tipo	4031 E
Ø exterior D	16,7 mm

Comprimento total L	27,5 mm
Tipo de produto	Pinça de aperto