


Pinça de aperto ER para macho de roscar com vedação, ER 16, Ø de fixação nominal d: 2,8mm

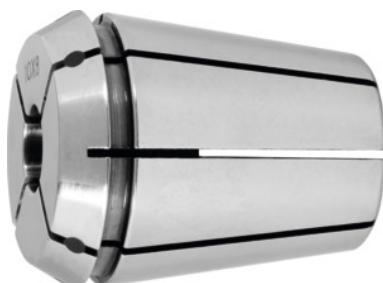

Dados do pedido

Número do pedido	309403 2,8
GTIN	4045197665980
Classe de artigo	32Z

Descrição

Modelo:

Com um quadrado interior para o arrasto positivo da broca de roscar.
Com tampão de vedação para refrigeração interna (até 70 bar!).

Indicado para:

Todos os mandris de pinça de aperto ER padrão, pinças de aperto ER FAHRION também para o mandril de pinça de aperto ER de precisão Centro P.

Instrução:

As pinças de aperto **HOLEX** não são compatíveis com os mandris de pinça de aperto **Centro-P e HiRunER**.

Descrição técnica

Ø de fixação nominal d	2,8 mm
Alojamento	ER 16
Norma	ISO 15488-A
Concentricidade	≤ 10 µm
Tipo	4031 E
Ø exterior D	16,7 mm

Comprimento total L	27,5 mm
Tipo de produto	Pinça de aperto