


Porca de aperto ER High Speed, para ER: 16

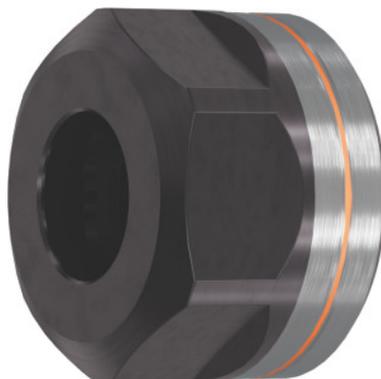

Dados do pedido

Número do pedido	309610 16
GTIN	4045197291974
Classe de artigo	31Z

Descrição

Modelo:

Rosca e cone retificados numa operação de aperto para uma precisão de concentricidade máxima.

Porca revestida para: menor valor de atrito e **maior força de aperto**, bem como alta resistência ao desgaste e à corrosão. **Com sextavado SW 25.**

Indicado para:

Todos os mandris de pinça de aperto ER padrão.

Acessórios especiais:

Chave de aperto ER, n.º 309680 – 309740.

Chave de uma boca (para tam. 16), n.º 613300 tam. 25.

Instrução:

O mandril e a porca de aperto estão equilibrados separadamente!

Descrição técnica

para ER	16 mm
binário de aperto máximo	80 Nm
Comprimento total L	18 mm

Rosca	M22x1,5
Ø exterior D	28 mm
Norma	DIN 6499 D
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Tipo de produto	Porca de aperto

Acessórios

Chave de uma boca Tamanho da chave 25	613300 25
---------------------------------------	-----------