


Conjunto de mordentes de base 4 peças, temperado, para tipo de mandril: 200mm

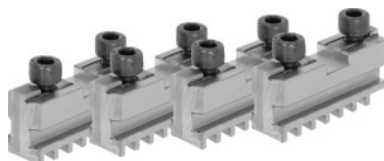

Dados do pedido

Número do pedido	314100 200
GTIN	4019208034256
Classe de artigo	33R

Descrição

Utilização:

Para alojamento de mordentes reversíveis temperados ou mordentes superiores macios.

Indicado para:

Mandril rotativo de quatro mordentes n.º 312505; 312705.

Instrução:

- **Basicamente, as bochechas na alimentação podem ser renovadas desde que a guia no corpo não seja usada.**
- **As garras subsequentes de fixação, viragem e perfuração têm de ser retificadas no mandril para garantir um funcionamento circular e axial.**

Descrição técnica

Comprimento L	78 mm
para tipo de mandril	200 mm
Largura da ranhura D +0,01	12,68 mm
Largura da união B ₁ -0,05	7,94 mm
Rosca	M8
adequado para o código de cor	Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhms
Tipo de produto	Mordente de mandril com espiral plana

